



品番：EA441SJ-60

品名：φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

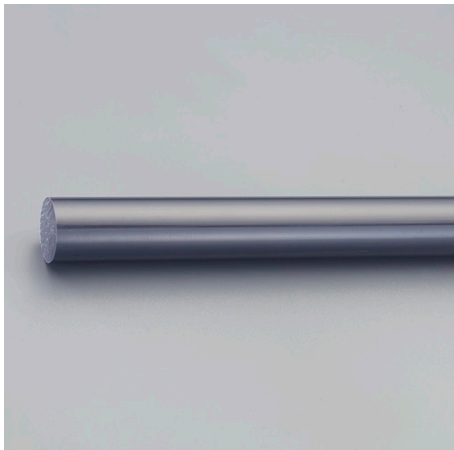

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,700円(税抜) / 7,370円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,700円(税抜) / 7,370円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/11 14:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1407ページ                      |      |   |

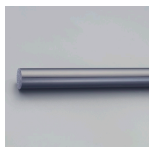

#### 仕様

|   |                     |     |         |
|---|---------------------|-----|---------|
| メーカー  | 三ツ星ベルト              | 商品名 | CN-MD丸棒 |
| 材質  | キャストナイロン<br>(CN-MD) | 径   | 60mm    |
| 全長  | 300mm               | 色   | ブラック    |
| 機械的強度、耐熱性、クリープ特性に加えて優れた摺動性能を有したエンジニアリングプラスチック |                     |     |         |
| 主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています       |                     |     |         |
| 【主な特徴】  |                     |     |         |
| ●機械的強度がナイロン6よりも優れています                         |                     |     |         |
| ●高荷重下での摺動特性を有しています                            |                     |     |         |
| ●連続使用温度120℃                                   |                     |     |         |
| ●軽量で切削加工性が良好                                  |                     |     |         |
| RoHS指令適合品                                     |                     |     |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.