


品番：EA455BA-11

品名：VP30 塩ビ管用エアークットバルブ(耐候型)



販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/01 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		

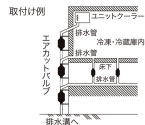

仕様

用途	・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管用乾式トラップ	塩ビ管呼び径	VP30
塩ビ管外径	φ38mm	本体配管挿入部内径	φ48.6mm
高さ	215mm	材質	本体:EPDM 弁体:天然ゴム

屋外での使用が可能な耐候型

● 冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト
気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮

● 排水管からの悪臭をカット
害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます

● 排水管の差し込むだけ
付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工

「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアークットバルブを小口径の塩ビ管に直接接続!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

