


品番 : EA455BB-40

品名 : 32A・40A エーカットバルブ(耐候型)

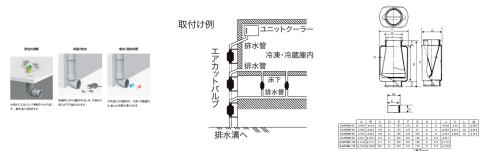

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,400円(税抜)／14,740円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,400円(税抜)／14,740円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2025/12/16 12:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0037ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|-----------|--------------------|
| 用途 | ・空調機及びその他排水管 ・業務用冷凍機及び冷凍ショーケースの排水管 ・貯水槽のオーバーフロー管用乾式トラップ | 鋼管呼び径 | 32A・40A |
| 鋼管外径 | φ 42.7mm・φ 48.6mm | 本体配管挿入部内径 | φ 48.6mm |
| 高さ | 215mm | 本体材質 | 外側:EPDM 内側:天然ゴム |
| バンド材質 | ステンレス | ねじ材質 | スチール |
| 耐熱温度 | 約60℃ | | |

耐候型の為、屋外での使用が可能

●冷凍・冷蔵庫の外気侵入シャットアウト
気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮

●排水管からの悪臭をカット
害虫・小動物の侵入を防ぎ衛生環境を保ちます

●排水管の差し込むだけ
付属の締め付けバンドで固定するだけの簡単施工

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.