

品番：EA462BD-14

品名：R1・1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		




1. 配管及びホース末端金具の雄ねじ部にこのカップリングを取り付けます。脱着時に必ず緩める必要があります。



2. カップリングのレバーを操作して、配管及びホース末端金具の雄ねじ部から取り外します。



3. 配管及びホース末端金具の雄ねじ部にこのカップリングを取り付けます。脱着時に必ず緩める必要があります。

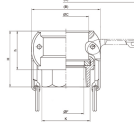

## 仕様

呼び径	40A(1・1/2")	材質	アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力	-0.1~1.8MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
ねじサイズ	Rc1・1/2"	締め付けトルク	150Nm
重量	361g		

レバーカップリング用メスねじ型カプラー

配管及びホース末端金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.