

品番：EA462BD-6

品名：R 3/4" 雌ねじカップリング(アルミ製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,140円(税抜) / 3,454円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,140円(税抜) / 3,454円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/13 03:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ                      |      |   |




1. 配管にレバーカップリング用メスねじ型カプラーを取り付けます。脱着時に手で回して脱着してください。



2. カプラーのレバーを操作して、配管とカプラーの間に隙間を発生させます。この状態で、カプラーを回して脱着してください。



3. カプラーを回して、配管とカプラーの間に隙間を発生させます。この状態で、カプラーを回して脱着してください。

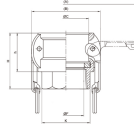

#### 仕様

|       |                  |         |                 |
|-------|------------------|---------|-----------------|
| 呼び径   | 20A(3/4")        | 材質      | アルミダイカスト(ADC12) |
| 使用圧力  | -0.1~1.8MPa(常温水) | 使用温度    | -30~70℃         |
| ねじサイズ | Rc3/4"           | 締め付けトルク | 55Nm            |
| 重量    | 123g             |         |                 |

レバーカップリング用メスねじ型カプラー

配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.