


品番 : EA462BX-414

品名 : 40A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		

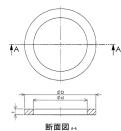

仕様

呼び径	40A(1 1/2")	材質	フッ素ゴム
内径	41mm	外径	56mm
厚み	6.4mm	使用温度	-20~180°C
多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。			
黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。			
EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH, EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.