


品番：EA462BX-420

品名：50A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

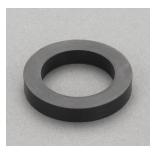

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,340円(税抜) / 3,674円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,340円(税抜) / 3,674円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 02:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----|---------|------|----------|
| 呼び径 | 50A(2") | 材質 | フッ素ゴム |
| 内径 | 51mm | 外径 | 67mm |
| 厚み | 6.4mm | 使用温度 | -20~180℃ |

多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。

黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。

EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH,
EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.