


品番：EA462BY-12

品名：32A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

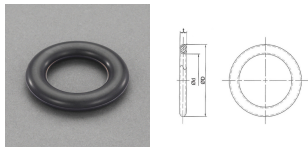

販売価格	7,440円(税抜) / 8,184円(税込)		
カタログ価格	7,440円(税抜) / 8,184円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/13 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



#### 仕様

呼び径	32A(1・1/4")	材質	フッ素樹脂(PFA)
内径	32mm	外径	49.5mm
厚み	6.7mm	使用温度	-20~180℃

Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。

ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。

温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。

スチームのラインでの使用に優れています。

表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。

EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH,  
EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.