


品番：EA462DW-10

品名：1" カップリング用パッキン(NBR製)

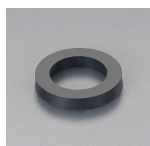

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 170円(税抜) / 187円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 170円(税抜) / 187円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 44 (2026/06/17 18:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1068ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |  |        |             |
|--------|--|--------|-------------|
| 適用流体   | 腐食性媒体(混合物/濃度による)                               | 使用温度範囲 | -40~95℃     |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa   | 適合サイズ  | 1"          |
| 内径     | 27mm   | 外径     | 39mm        |
| 厚み     | 6.5mm  | 材質     | ニトリルゴム(NBR) |
| 適合品番   | EA462DK-10、EA462DL-10<br>EA462DM-10、EA462DN-10 |        |             |

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.