


品番：EA462DW-15

品名：1・1/2" カップリング用パッキン(NBR製)

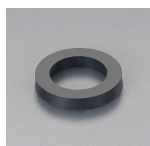

販売価格	260円(税抜) / 286円(税込)		
カタログ価格	260円(税抜) / 286円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/17 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1068ページ		



#### 仕様

適用流体	腐食性媒体(混合物/濃度による)	使用温度範囲	-40~95℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合サイズ	1・1/2"
内径	41mm	外径	55mm
厚み	6.5mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
適合品番	EA462DK-15、EA462DL-15 EA462DM-15、EA462DN-15		

雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.