
 


品番 : EA464AC-4

品名 : 1/2" スチームトラップ[°]

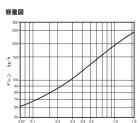

販売価格	28,800円(税抜)／31,680円(税込)		
カタログ価格	28,800円(税抜)／31,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/22 02:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



カタログ訂正

24/10/11 ●最高使用温度:(誤)255°C→(正)300°C (No.55,56 1254)

仕様

メーカー	スパイラックス・サーク	型番	TD16-15A
口径	15A	ねじサイズ	Rc1/2"
最高使用圧力	1.6MPa	最高使用温度	300°C (1.6MPa時)
重量	0.75kg	材質	ステンレス鋼
接続仕様	ねじ込み		

確実なシャットオフによる確実なドレン排出

蒸気温度に非常に近い温度でドレンを排出し、プラントの効率を最大化

可動部品のディスクにより配管から外す必要がなくメンテナンスが最小限、信頼性の高い動作が保証

コンパクトで軽量、設置コストを削減

硬質ディスクとシートで長寿命

一つのトラップで幅広い動作圧力に対応するため、トラップの選択や交換が簡単

熱力学式トラップは高圧・加熱蒸気で使用でき、ウォーターハンマーや振動の影響を受けません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.