


品番：EA465AK-14

品名：1・1/2" Y形ストレーナー(ステンレス製)



販売価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		

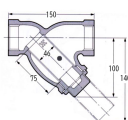

品番	EA465AK-14
品名	1・1/2" Y形ストレーナー(ステンレス製)
メーカー	KITZ
型番	UY-40A
呼び径	40A
ねじサイズ	Rc1・1/2"
材質	ボディ:SCS13A ガスケット:充填材入りPTFE
接続形状	ねじ込み:JIS B0203
クラス	20K
スクリーン種類	304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
最高使用圧力	脈動水・蒸気・ガス・油(180℃以下): 1.96MPa
RoHS相当品	○

仕様

メーカー	キット(KITZ)	型番	UY-40A
呼び径	40A	ねじサイズ	Rc1・1/2"
最高使用圧力	脈動水・蒸気・ガス・油(180℃以下): 1.96MPa	材質	ボディ:SCS13A ガスケット:充填材入りPTFE
スクリーン種類	304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網	接続形状	ねじ込み:JIS B0203
クラス	20K		
Y形ストレーナー			
RoHS相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.