


品番：EA465AK-20

品名：2" Y形ストレーナー(ステンレス製)



販売価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
カタログ価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		

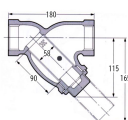

品番	EA465AK-20
品名	2" Y形ストレーナー(ステンレス製)
メーカー	KITZ
型番	UY-50A
呼び径	50A
ねじサイズ	Rc2"
材質	SCS13A
最高使用圧力	1.96MPa
スクリーン種類	304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
接続形状	ねじ込み: JIS B0203
クラス	20K

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	UY-50A
呼び径	50A	ねじサイズ	Rc2"
最高使用圧力	脈動水・蒸気・ガス・油(180℃以下): 1.96MPa	材質	ボディ:SCS13A ガスケット:充填材入りPTFE
スクリーン種類	304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網	接続形状	ねじ込み: JIS B0203
クラス	20K		
Y形ストレーナー			
RoHS相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.