 


品番：EA466MA-40


品名：40A 排水通気弁(屋内用)



販売価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
カタログ価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/06 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品名	規格	単位	在庫
EA466MA-40	40A	個	0

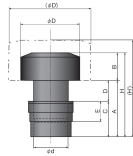

仕様

材質	通気弁本体:ABS樹脂、 ゴムシール:EPDM、 Eソケット:ABS樹脂、 ゴムリング:CR、 防寒カバー:発泡ポリスチレン	呼	40A
外径(φD)	84mm	全長(H)	121mm
サイズ(mm)	φd:48.3、(φD':120)、 A:82、B:39、C:58、 D:24、E:32、(H':145) ※()内の寸法は、付属品の防寒カ バー取付時の寸法です。 ※防寒カバーは、結露防止のため取付 けたまま使用してください。	重量	0.14kg

屋内処理方式のため、外壁が汚れることなく、また排水管の臭気も出しません。

積雪による通気管の凍結や閉塞事故、氷柱の落下事故などの心配がありません。

通気管末端のガラリやベントキャップが不要となり、配管部材の削減や工事の短縮ができます。

屋内処理方式のため、面倒な防水対策がいらなくなり、建物を傷めることもなくなります。

通気弁本体とEソケット部が着脱可能となり、メンテナンスがしやすくなりました。また、現場で用意していたDVソケットが不要となりました。

ドルゴ通気弁が設置可能な排水システム及び設置位置は以下の通りとなります。

- ・伸頂通気方式の伸頂通気管の頂部
- ・ループ通気方式の伸頂通気管の頂部

- ・伸頂通気方式の排水横枝管のループ通気管および各個通気管の頂部
- ・ループ通気方式の排水横枝管のループ通気管および各個通気管の頂部
- ・ただし、排水横枝管に設置する場合は、接続される衛生器具数を5台程度とする。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.