 



品番 : EA468AK-6

品名 : R 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 13:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ1116ページ		

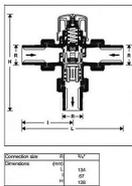

品番	寸法	材質	重量
EA468AK-6	R 3/4"	脱亜鉛合金	0.8kg

品番	寸法	材質	重量
EA468AK-6	R 3/4"	脱亜鉛合金	0.8kg

仕様

ねじサイズ(R)	3/4"	流体	冷温水(0~110℃)
最高使用圧力	1.0MPa	材質	本体:脱亜鉛合金 調整ノブ:高耐熱性樹脂
設定温度範囲	30~60℃	差圧	0.25MPa
接続付属ねじ	真鍮製	O-リング	EPDM
内部スプリング	SUS	出荷時設定温度	40℃
ミキシング設定温度範囲	30~60℃ 給湯温度110℃まで利用できます。蒸気の利用はできません。		

冷温水用

ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。

高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定

コンパクト設計

非常にコンパクト設計です、小スペース設置場所へもラクラク取付。

温度設定目盛付

ミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了。

やけど防止

冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。

作動方法

冷水(C)、温水(H)より流入された冷温水が出口側(Mix)内部に内蔵されているサーモエレメントにて温度感知を行います。設定ミキシング温度でミキシングする様に冷温水の流入量を調節。

耐久性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.