


品番：EA468BD-6

品名：G 1/2" センサー式水栓



販売価格	57,000円(税抜) / 62,700円(税込)		
カタログ価格	57,000円(税抜) / 62,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1092ページ		

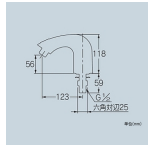

#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	713-301
電源	リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)	電池寿命	約2年(100回/1日の目安)
検知距離	吐水口より30~170mm程度(大人の手のひら)	給水圧力使用範囲	0.1~0.7MPa (1.0~7.1kgf/cm <sup>2</sup> )
吐水量	5L以上/分(水圧0.4MPa)	使用流体	上水道水
使用室温範囲	1~50℃	使用水温範囲	1~50℃(凍結不可)
ねじ径	G1/2"	設置サイズ(奥行×高さ)	123×118mm
洗面台取付穴	φ25~28mm(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)	設置可能範囲	厚さ10~30mm
材質	亜鉛ダイカスト、黄銅	重量	約1.3kg
用途	パブリックおよび一般住宅洗面用	付属品	操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)

電磁弁、電池ボックスは本体に内蔵

赤外線センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。

手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。

高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりとガード。

検知エリア内に障害物が置かれることにより水が流れ続けても、約30秒経過すると自動的に止水します。

LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。

※十分な吐水口空間がない場合や、ステンレス製の器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。

※浴室など水がかかったり、湿気が多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.