


品番 : EA468DM-22

品名 : 25Ax100mm A型ホッパー-(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/19 01:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1108ページ | | |

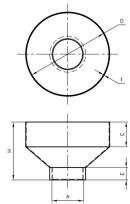

仕様

| | | | |
|---------------|---------------|-----|--|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10679-0153 |
| ねじ径 | 25A | サイズ | 受口内径(D): φ100mm A: φ34.0mm、C:50mm E:21mm、H:101mm 板厚:1.6mm |
| 材質 | 鉄製(電気亜鉛メッキ仕上) | | |
| A型ホッパーの内ねじタイプ | | | |
| 間接排水用受け皿継手 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.