


品番 : EA468DM-25

品名 : 50Ax100mm A型ホッパー-(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1108ページ		

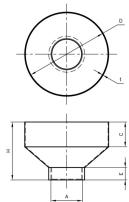

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10679-0187
ねじ径	50A	サイズ	受口内径(D): $\phi 100\text{mm}$ A: $\phi 60.5\text{mm}$ 、C:50mm E:31mm、H:96mm 板厚:1.6mm
材質	鉄製(電気亜鉛メッキ仕上)		
A型ホッパーの内ねじタイプ			
間接排水用受け皿継手			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.