


品番：EA469A-10

品名：シリホスフィーダー

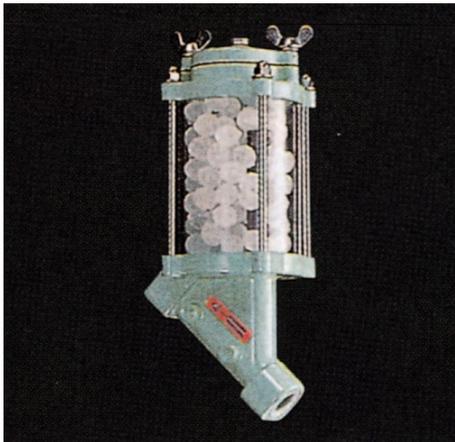

販売価格	60,300円(税抜) / 66,330円(税込)		
カタログ価格	60,300円(税抜) / 66,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0047ページ		



#### 仕様

商品名	シリホスフィーダー	内容量	本体 シリホス1kg
サイズ	100×139×320(H)mm	取付ねじサイズ	3/4" PT(20A)
主成分	リン酸塩	使用期間	3~4ヶ月毎に補充用のクリスタルを容器に満たしてください。

シリホスクリスタル  
EA469A-1A(1kg入り)

水道、ボイラー、温水ヒーター、エアコン冷却水配管の腐食防止、赤水防止に(スケールから配管内部を保護します。)

冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。

セントラルヒーティング・浴槽等の温水器のお湯が、サビ、スケール等で赤く濁ってきた時にご利用ください。

赤い錆水をこしてきれいにするのではなく、フィーダーを通った水が温水器内部、配管内部のサビ、スケールに作用して原因を無くします

水圧0.2MPa(2kgf/cm<sup>2</sup>)以下

#### 【取付上の注意】

1. フィーダーは温水ボイラーの補給水側に取り付けてください。
2. この場合圧力の変化等を考慮して減圧弁の後ろに取付け、逆流の恐れが無い様に逆流防止弁等を取り付けてください。
3. 水流の方向を矢印の方向に合わせてください。
4. できればパイプをつけて配管してください。

5. フィーダーの中に乳白色の沈殿物ができた場合、この沈殿物を取り除いて使用してください。
6. 凍結の恐れのある地方ではフィーダーを保温するようにしてください。
7. パイプの口径は20mmです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.