


品番：EA469AR-15A

品名：Rc1・1/2" クロス継手(ステンス製)

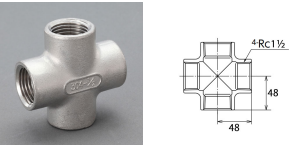

販売価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1099ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFX-40
呼び径	40	ねじサイズ	Rc1 1/2"
全長	96mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)
使用流体	冷温水・油・エア―・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS13)
規格	JIS B 2308		
三方分岐配管に使用可能			
埋設OK			
溶接不可			