


品番 : EA469BA-20

品名 : 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

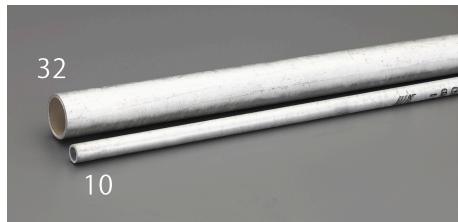

販売価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
カタログ価格	9,550円(税抜) / 10,505円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1094ページ 1454ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
10A	27.2	26.3	0.6
15A	34.0	32.9	0.6
20A	41.0	39.5	0.6
25A	48.0	45.5	0.6
32A	58.0	54.8	0.6
40A	68.6	64.6	0.6
50A	84.0	79.2	0.6
65A	104.0	97.9	0.6
80A	120.0	112.7	0.6
90A	119.0	109.2	0.6
100A	144.0	132.7	0.6

ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
10A	27.2	26.3	0.6
15A	34.0	32.9	0.6
20A	41.0	39.5	0.6
25A	48.0	45.5	0.6
32A	58.0	54.8	0.6
40A	68.6	64.6	0.6
50A	84.0	79.2	0.6
65A	104.0	97.9	0.6
80A	120.0	112.7	0.6
90A	119.0	109.2	0.6
100A	144.0	132.7	0.6

仕様

呼び径(A呼称)	20	内径	21.6mm
外径	27.2mm	全長	2m
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-15~350°C
材質	SGP配管用炭素鋼鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)	入数	1本