


品番 : EA469BA-32

品名 : 32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

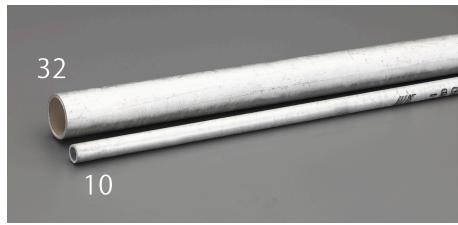

販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1094ページ 1454ページ		



ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	21.3	19.1	1.6
20A	27.3	25.1	2.0
25A	34.0	27.6	3.2
32A	41.9	34.9	3.2
40A	48.6	41.6	3.5
50A	58.2	50.2	3.5
65A	76.3	67.9	4.2
80A	93.7	84.2	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.7	4.2

ガス管			
呼び径	外径	内径	壁厚
15A	21.3	19.1	1.6
20A	27.3	25.1	2.0
25A	34.0	27.6	3.2
32A	41.9	34.9	3.2
40A	48.6	41.6	3.5
50A	58.2	50.2	3.5
65A	76.3	67.9	4.2
80A	93.7	84.2	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.7	4.2

仕様

呼び径(A呼称)	32	内径	35.7mm
外径	42.7mm	全長	2m
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-15～350°C
適応流体	水・空気・油	重量	6.76kg
材質	SGP配管用炭素鋼鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)	入数	1本

白管(白ガス管)

ねじ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.