
品番: EA469BA-40

品名: 40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

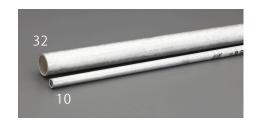

| 販売価格 | 18,600円(税抜)/20,460円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 18,600円(税抜)/20,460円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/14 01:11現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 1094ページ1454ページ | | | | |







仕様

| 呼び径(A呼称) | 40 | 内径 | 41.6mm | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|--|--|--|
| 外径 | 48.6mm | 全長 | 2m | | | |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -15~350°C | | | |
| 適応流体 | 水·空気·油 | 重量 | 7.78kg | | | |
| 材質 | SGP配管用炭素鋼鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ) | 入数 | 1本 | | | |
| 白管(白ガス管) | | | | | | |
| ねじ無し | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.