


品番：**EA469BD-8**

品名：Rc 2" xRc1・1/4" 異径エルボ



販売価格	<b>4,060円</b> (税抜) / 4,466円(税込)		
カタログ価格	4,060円(税抜) / 4,466円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2026/07/05 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		

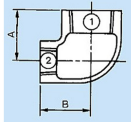

#### 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	50A×32A	ねじサイズ	Rc2"×Rc1・1/4"
中心から端面距離	48mm・54mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
径違いエルボ			
適用管種 ・配管用炭素鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.