
品番: EA469EB-4

品名: Rc 1/2" x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

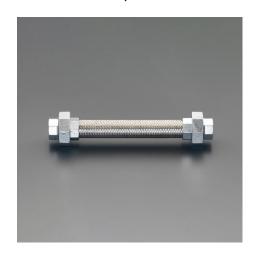

販売価格	3,020円(税抜)/3,322円(税込)				
カタログ価 格	3,020円(税抜)/3,322円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 16:41現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1096ページ				







仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1000/FCMB-15A
用途	配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。	呼称	15A
ねじサイズ	Rc 1/2"	長さ	500mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~100℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ: SUS304 ブレード: SUS304 ユニオン: FCMB ユニオンカラー: SUS304 ガスケット: T/#1995

チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造

配管整備が難しい場所での取付が容易

圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能

特殊継手や両端の金具違いの製作が可能

<使用例>

- ·地盤沈下·地震対策用
- ・配管系の防振
- ・可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.