


品番 : EA469ED-3

品名 : Rc 3/8" x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

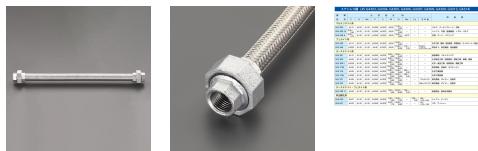

販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1055ページ		



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1000/FCMB-10A
用途	配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれば吸収できません。	呼称	10A
ねじサイズ	Rc 3/8"	長さ	700mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~100°C
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ユニオン:FCMB ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:T/#1995

チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造

配管整備が難しい場所での取付が容易

圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能

特殊継手や両端の金具違いの製作が可能

<使用例>

- ・地盤沈下・地震対策用
- ・配管系の防振
- ・可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.