


品番 : EA469EP-4

品名 : R 1/2" x Rc 1/2" x 300mm フレキチューブ (鉄/溶接)

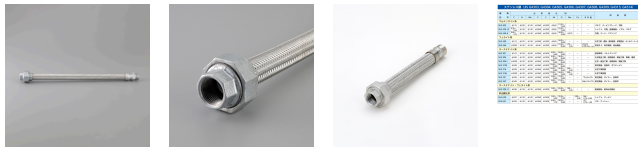

販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1098ページ		



#### 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1900-15A
呼称	15A	ねじサイズ	R 1/2" x Rc 1/2"
対辺	43mm	全長	300mm
適用流体	水・油・空気・蒸気	使用温度	-10~200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ:SUS304 メスユニオン:炭素鋼(FCMB) ブレード:SUS304 ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:T/#1995 ブレードリング止め:SUS304 オスニップル:炭素鋼(SS400 or FCMB)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けした構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応  
※ねじれは吸収できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

