


品番：EA469ET-14

品名：1・1/2"x300mm フレキチューブ(鉄フランジ)

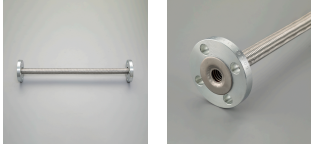

販売価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
カタログ価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 00:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3100-SS-40A
用途	配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。	呼び径(A呼称)	40
呼び径(B呼称)	1-1/2"	外径	140mm
全長	300mm	クラス	10K
規格	JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ	適用流体	水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
使用温度	-10~300℃	最高圧力	1.0MPa
材質	チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 カラー:SUS304 ルーズフランジ:SS400		

専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.