


品番：EA469EV-94

品名：1/2" x600mm フレキチューブ(SUSフランジ)

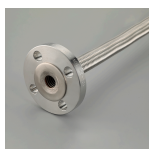

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,260円(税抜) / 10,186円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,260円(税抜) / 10,186円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/03 01:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|          |                                     |          |                                                            |
|----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| メーカー     | 南国フレキ工業                             | 型番       | NK-3100-SUS304-15A                                         |
| 用途       | 配管誤差調整・変位吸収<br>※ねじれは吸収できません。        | 呼び径(A呼称) | 15                                                         |
| 呼び径(B呼称) | 1/2"                                | 外径       | 95mm                                                       |
| 全長       | 600mm                               | クラス      | 10K                                                        |
| 適用流体     | 水・油・空気・薬品・蒸気<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。 | 使用温度     | -40~450℃                                                   |
| 最高圧力     | 1.0MPa                              | 材質       | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>カラー:SUS304<br>ルーズフランジ:SUS304 |

専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.