
 
 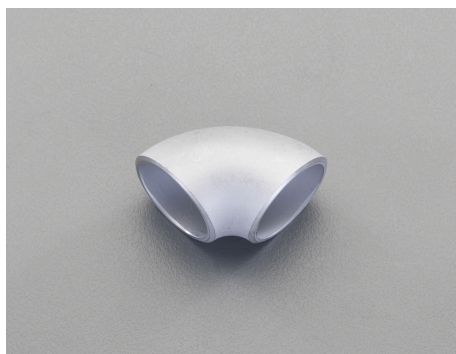


品番 : EA469FB-12A

品名 : 1・1/4" 溶接 90° ショートエルボ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/30 14:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                        |                |          |         |
|------------------------|----------------|----------|---------|
| 呼び径                    | 32A(1・1/4)     | 呼び厚さ     | Sch.10S |
| 外径                     | 42.7mm         | 内径       | 37.1mm  |
| 厚さ                     | 2.8mm          | 中心から端面距離 | 31.8mm  |
| 材質                     | ステンレス(SUS304W) | 重量       | 約140g   |
| 最高使用温度                 | 200℃           |          |         |
| 突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313) |                |          |         |
| 90°エルボ(ショート)           |                |          |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.