
 
 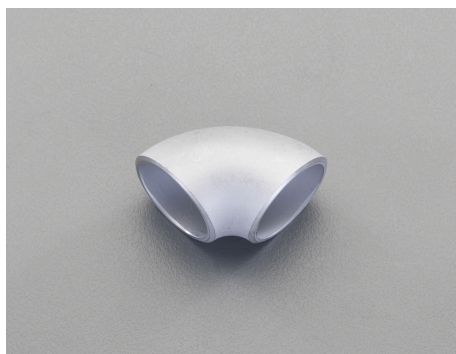


品番 : EA469FB-14A

品名 : 1・1/2" 溶接 90° ショートエルボ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/11 12:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|----------------|----------|---------|
| 呼び径 | 40A(1・1/2) | 呼び厚さ | Sch.10S |
| 外径 | 48.6mm | 内径 | 43.0mm |
| 厚さ | 2.8mm | 中心から端面距離 | 38.1mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304W) | 重量 | 約200g |
| 最高使用温度 | 200℃ | | |
| 突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313) | | | |
| 90°エルボ(ショート) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.