
 
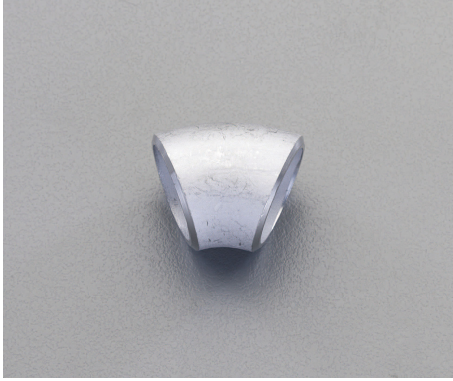


品番 : EA469FC-24A

品名 : 2・1/2" 溶接 45° エルボ(ステンレス製)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/14 00:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		

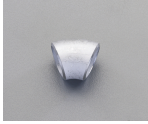

仕様

呼び径	65A(2・1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	76.3mm	内径	70.3mm
厚さ	3.0mm	中心から端面距離	39.5mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約470g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
45°ロングエルボ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.