 



品番：EA469FG-12A

品名：1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンス製)



販売価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

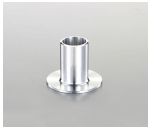

仕様

呼び径	32A(1・1/4)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	42.7mm	長さ	50.0mm
つば径	76.0mm	コーナー半径	最小:2.0mm 最大:4.0mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約220g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)			
スタブエンド(JIS 10Kタイプ)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.