 



品番 : EA469FG-6A

品名 : 3/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

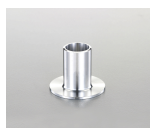

仕様

呼び径	20A(3/4)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	27.2mm	長さ	30.0mm
つば径	56.0mm	コーナー半径	最小:1.5mm 最大:3.0mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約70g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手 (JIS B 2313)			
スタブエンド (JIS 10Kタイプ)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.