
 
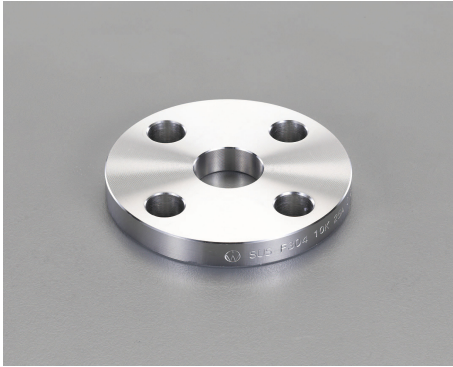


品番 : EA469FH-14A

品名 : 1・1/2" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

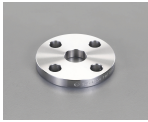


#### 仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K
材質	SUSF304	呼び	40(1・1/2)
外径	120mm	ボルト中心円径	95mm
ボルト穴径	15mm	ボルト穴数	4
内径	49.1mm	適用管外径	48.6mm
フランジ厚	12mm	適用規格	JIS B2220
重量	約820g	最高使用温度	200℃

スリップオン溶接式板フランジ

#### 代替品

	品番 EA469FJ-14A コメント クラス 10K
--	--------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

