
 
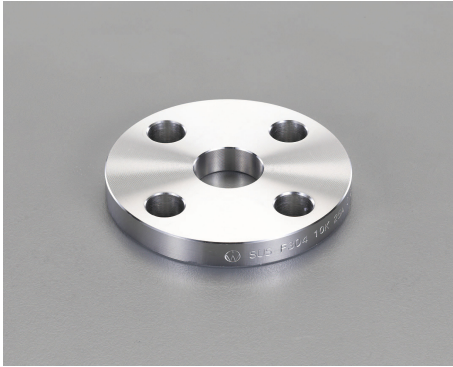


品番：EA469FH-6A

品名：3/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	955円(税抜) / 1,051円(税込)		
カタログ価格	955円(税抜) / 1,051円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/11 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

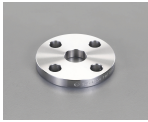


仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	5K
材質	SUSF304	呼び	20(3/4)
外径	85mm	ボルト中心円径	65mm
ボルト穴径	12mm	ボルト穴数	4
内径	27.7mm	適用管外径	27.2mm
フランジ厚	10mm	適用規格	JIS B2220
重量	約360g	最高使用温度	200℃

スリップオン溶接式板フランジ

代替品

	品番 EA469FJ-6A コメント クラス 10K
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

