 



品番：EA469FJ-20A

品名：2" / 10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

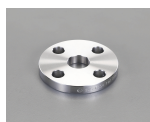

#### 仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	10K
材質	SUSF304	呼び	50(2)
外径	155mm	ボルト中心円径	120mm
ボルト穴径	19mm	ボルト穴数	4
内径	61.1mm	適用管外径	60.5mm
フランジ厚	16mm	適用規格	JIS B2220
重量	約1860g	最高使用温度	200℃
スリップオン溶接式板フランジ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.