 



品番 : EA469FJ-24A

品名 : 2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	5,130円(税抜) / 5,643円(税込)		
カタログ価格	5,130円(税抜) / 5,643円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

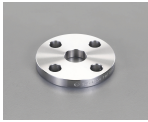

仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	10K
材質	SUSF304	呼び	65(2・1/2)
外径	175mm	ボルト中心円径	140mm
ボルト穴径	19mm	ボルト穴数	4
内径	77.1mm	適用管外径	76.3mm
フランジ厚	18mm	適用規格	JIS B2220
重量	約2580g	最高使用温度	200℃
スリップオン溶接式板フランジ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.