 



品番：EA469FJ-8A

品名：1" / 10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 11:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ | | |

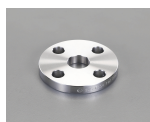

仕様

| | | | |
|----------------|---------|---------|-----------|
| フランジ形状 | 板フランジ | 呼び圧力 | 10K |
| 材質 | SUSF304 | 呼び | 25(1) |
| 外径 | 125mm | ボルト中心円径 | 90mm |
| ボルト穴径 | 19mm | ボルト穴数 | 4 |
| 内径 | 34.5mm | 適用管外径 | 34.0mm |
| フランジ厚 | 14mm | 適用規格 | JIS B2220 |
| 重量 | 約1120g | 最高使用温度 | 200℃ |
| スリップオン溶接式板フランジ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.