


品番 : EA469GB-12

品名 : 1・1/4" 溶接 90° ショートエルボ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 930円(税抜) / 1,023円(税込) | | |
| カタログ価格 | 930円(税抜) / 1,023円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/01 01:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ | | |

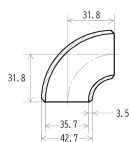

仕様

| | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|
| 呼 | A呼称:32 B呼称:1・1/4 | 外径 | 42.7mm |
| 内径 | 35.7mm | 厚み | 3.5mm |
| サイズ | 31.8mm | 重量 | 約169g |
| 最高圧力 | 25K | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | | |
| 突合せ溶接式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.