


品番 : EA469GC-30

品名 : 3" 溶接 45° エルボ

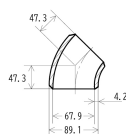

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/11 02:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|
| 呼 | A呼称:80 B呼称:3 | 外径 | 89.1mm |
| 内径 | 84.9mm | 厚み | 4.2mm |
| サイズ | 47.3mm | 重量 | 約790g |
| 最高圧力 | 25K | 使用圧力範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | | |
| 突合せ溶接式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.