

品番：EA469HB-65


品名：65A エルボ(3管種用メカ継手)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



最高使用圧力	
水・空気	1.0MPa
油	0.3MPa
都市ガス・LPG	0.3MPa

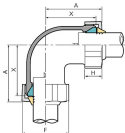

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR	呼び	65A
ナット二面幅	110mm	ナット高さ	26mm
端面間寸法	97.5mm	使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
管の差し込み長さ	53mm	標準締付トルク	200N・m

ハイパワーロック(鋼管用)エルボ

【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

