


品番 : EA469HB-80

品名 : 80A エルボ(3管種用カニカル継手)



販売価格	27,900円(税抜)／30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜)／30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 02:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1102ページ		

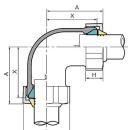

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油: 1.0MPa 都市ガス・LPG: 0.3MPa
材質	本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR	呼び	80A
ナット二面幅	126mm	ナット高さ	27mm
端面間寸法	107.5mm	使用温度範囲	-10°C～60°C (水の場合0°C～40°C)
管の差し込み長さ	58mm	標準締付トルク	260N·m

ハイパワーロック(鋼管用)エルボ

【適用管種】

钢管・配管用炭素鋼钢管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき钢管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング钢管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング钢管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.