 


品番：EA469HD-20



品名：20A チーズ(3管種用メカ継手)



販売価格	5,170円(税抜)／5,687円(税込)		
カタログ価格	5,170円(税抜)／5,687円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



最高使用圧力	
水・空気	1.0MPa
都市ガス・LPG	0.3MPa

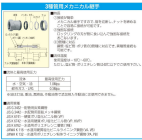 

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油:1.0MPa 都市ガス・LPG:0.3MPa
材質	本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー:鋼 パッキン:NBR	呼び	20A
ナット二面幅	51mm	ナット高さ	19mm
端面間寸法	51mm	使用温度範囲	-10℃～60℃(水の場合0℃～40℃)
管の差し込み長さ	34mm	標準締付トルク	80N・m

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)チーズ
【適用管種】 鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP) ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません
※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです
※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.