


品番 : EA469HD-25

品名 : 25A チーズ(3管種用カニカル継手)



販売価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
カタログ価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		

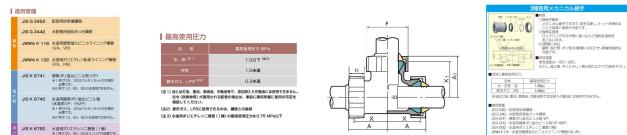

## 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油: 1.0MPa 都市ガス・LPG: 0.3MPa
材質	本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR	呼び	25A
ナット二面幅	59mm	ナット高さ	21mm
端面間寸法	57mm	使用温度範囲	-10°C~60°C (水の場合0°C~40°C)
管の差し込み長さ	40mm	標準締付トルク	100N·m

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)チーズ

### 【適用管種】

钢管…配管用炭素鋼钢管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき钢管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング钢管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング钢管(PA・PB)

塩ビ管…硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)

ポリ管…水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは钢管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.