

品番：EA469HE-80

品名：80A x R3" 雄ねじソケット(3管種用メカ継手)




販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 22:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



適用管種
● JIS G 3452 炭素鋼鋼管
● JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
● VA・VB 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
● PA・PB 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

最高使用圧力
水・空気・油: 1.0MPa
都市ガス・LPG: 0.3MPa

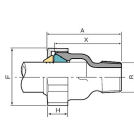

呼び	80A
ねじサイズ	R3"
ナット高さ	27mm
ナット二面幅	126mm
端面間寸法	117.5mm
管の差し込み長さ	58mm

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油: 1.0MPa 都市ガス・LPG: 0.3MPa
材質	本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR	呼び	80A
ねじサイズ	R3"	ナット二面幅	126mm
ナット高さ	27mm	端面間寸法	117.5mm
使用温度範囲	-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)	管の差し込み長さ	58mm
標準締付トルク	260N・m		

ハイパワーロック(鋼管用)おねじソケット

【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.