

品番：EA469HG-15


 
品名：15AxRc1/2" 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/10 20:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1058ページ | | |



| | |
|------------|------------------------------------|
| 【適用管種】 | 鋼管・塩ビ管・ポリ管用 |
| 【最高使用圧力】 | 水・空気・油: 1.0MPa 都市ガス・LPG: 0.3MPa |
| 【呼び】 | 15A |
| 【ナット二面幅】 | 44mm |
| 【端面間寸法】 | 48.5mm |
| 【管の差し込み長さ】 | 34mm |
| 【標準締付トルク】 | 60N・m |

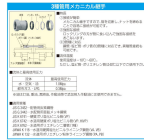

仕様

| | | | |
|---------|---|----------|------------------------------------|
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 商品名 | ハイパワーロック |
| 使用流体 | 水・油・空気・都市ガス、LPG(※) | 最高使用圧力 | 水・空気・油: 1.0MPa 都市ガス・LPG: 0.3MPa |
| 材質 | 本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR | 呼び | 15A |
| ねじサイズ | Rc1/2" | ナット二面幅 | 44mm |
| ナット高さ | 19mm | 端面間寸法 | 48.5mm |
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃) | 管の差し込み長さ | 34mm |
| 標準締付トルク | 60N・m | | |

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)めねじチーズ

【適用管種】

鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

塩ビ管・・・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)

ポリ管・・・水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.