


品番 : EA469HH-2

品名 : 25Ax15AxRc1/2" 径違いメネジチーズ / メカニカル継手



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,170円(税抜) / 5,687円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,170円(税抜) / 5,687円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/14 16:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1102ページ                      |      |   |

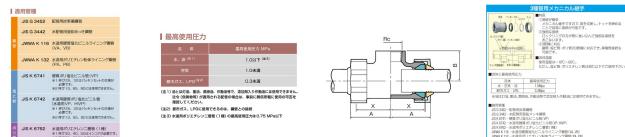

## 仕様

|         |   |          |                                    |
|---------|---|----------|------------------------------------|
| メーカー    | プロテリアル(旧日立金属)                                       | 商品名      | ハイパワーロック                           |
| 使用流体    | 水・油・空気・都市ガス、LPG(※)                                  | 最高使用圧力   | 水・空気・油: 1.0MPa<br>都市ガス・LPG: 0.3MPa |
| 材質      | 本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)<br>ロックリング・カラー: 鋼<br>パッキン: NBR | 呼び       | 25A×15A                            |
| ねじサイズ   | Rc1/2"  | ナット二面幅   | 59×44mm                            |
| ナット高さ   | 21×19mm   | 端面間寸法    | 51.5mm                             |
| 使用温度範囲  | -10°C~60°C (水の場合0°C~40°C)                           | 管の差し込み長さ | 40×34mm                            |
| 標準締付トルク | 100×60N·m   |          |                                    |

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)径違いめねじチーズ

### 【適用管種】

钢管…配管用炭素鋼钢管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき钢管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング钢管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング钢管(PA・PB)

塩ビ管…硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)

ポリ管…水道用ポリエチレン二層管(1種)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは钢管との接続のみです

※水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です

※水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.