 



品番：EA469WA-12

品名：1・1/4" 圧着ソケット(漏れ止め用)



販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 21:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1104ページ		

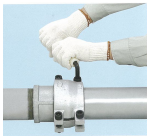

品名	EA469WA-12
規格	1・1/4"
材質	ダクタイル鋳鉄(FCD450)
パッキン	ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
重量	0.81kg
寸法	D1:50mm, D2:71mm, D3:43mm, D4:63mm, W:117mm, L:55mm
使用六角レンチ	8mm

仕様

メーカー	児玉工業	型番	S32A
用途	鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールを緊急補修します	呼び径	32(1・1/4")
耐圧	2MPa(20kgf/cm ²)	耐熱温度	-30℃～130℃
使用流体	水・湯・オイル・蒸気	材質	本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
サイズ	D1:50mm D2:71mm D3:43mm D4:63mm W:117mm L:55mm	重量	0.81kg
使用六角レンチ	8mm		

継手部、直管部用
水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適。
●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能 パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能！ (設備停止やエア抜き等も不要)
●突発的な漏水にも5～10分で緊急補修 取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能

●配管の様々な個所にも対応

直管部はもちろん、継手（ソケット・エルボ・チーズなど）との接続部も簡単に漏水補修が可能

●幅広い使用温度範囲

使用温度範囲は-30℃～130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能！

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.