 



品番：EA469WA-24

品名：2・1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)



販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1104ページ		

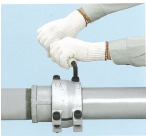

品名	EA469WA-24
規格	2・1/2" 圧着ソケット(漏れ止め用)
材質	本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
重量	2.41kg
寸法	D1:92mm D2:120mm D3:76mm D4:108mm W:172mm L:70mm
使用六角レンチ	10mm

仕様

メーカー	児玉工業	型番	S65A
用途	鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールの漏水を緊急補修します	呼び径	65(2・1/2")
耐圧	2MPa(20kgf/cm ²)	耐熱温度	-30℃～130℃
使用流体	水・湯・オイル・蒸気	材質	本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
サイズ	D1:92mm D2:120mm D3:76mm D4:108mm W:172mm L:70mm	重量	2.41kg
使用六角レンチ	10mm		
継手部、直管部用			
水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適。			
●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能 パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能！ (設備停止やエア抜き等も不要)			
●突発的な漏水にも5～10分で緊急補修 取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能			

●配管の様々な個所にも対応

直管部はもちろん、継手（ソケット・エルボ・チーズなど）との接続部も簡単に漏水補修が可能

●幅広い使用温度範囲

使用温度範囲は-30℃～130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能！

六角レンチとパイプハンドルが付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.